


Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený

Kód produktu 3558E-A52940 01

Dizajn Time®, Element®

Radenie 6+6 (6+1)

Variants biela / ľadová biela

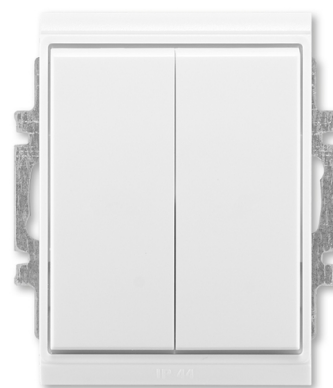

POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	3558E-A52940 03
	titánová	3558E-A52940 08
	šampanská	3558E-A52940 33