


# Ovládač zapínací IP 44, s presvetleným popisovým poľom, zapustený

**Kód produktu** 3558E-A80920 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Radenie** 1/0, 1/0So

**Variants** biela / ľadová biela

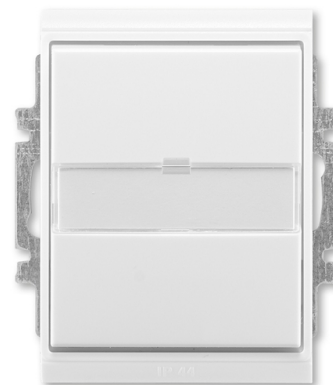

## POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	3558E-A80920 03
	titánová	3558E-A80920 08
	šampanská	3558E-A80920 33