


# Modul binárnych vstupov 2 násobný, zapustený

Kód produktu 2CDG510002R0011

Typové číslo BI-F-2.0.1

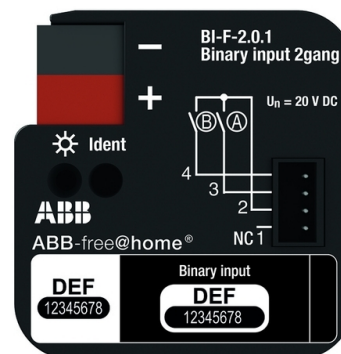

## POPIS

Konvenčné spínače alebo pomocné kontakty môžu byť pripojené cez 2 kanály.

Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie akčných členov ABB-free @ home® alebo pre záznam stavu zo zariadenia.

Dotazovací napätia je možné vyvieš' zo samotného binárneho vstupu.

Dĺžka prepojovacích vodičov: max. 10 m

Pre inštaláciu do klasických elektroinštalčných krabíc.

Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.

Napätie zbernice : 24 v DC

Počet vstupov: 2

Dotazovací napätie: 20 v DC

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (možno umiestniť do krabice KU)