


Snímač teploty s regulátorem a prvkom ovládacím 2- / 4 násobným, zapustený

Kód produktu 2CKA006134A0332

Typové číslo 6128/28-82-500

Dizajn future® linear, solo®, solo® carat

Variants slonová kosť

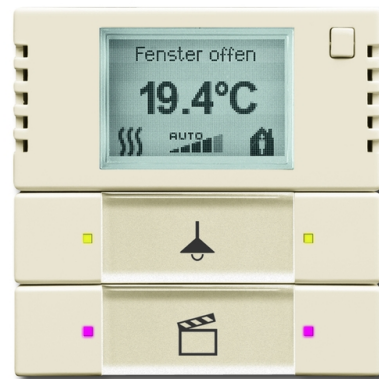

POPIS

Využíva inovatívnu farebnú koncepciu.

S popisovacím poľom.

Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.

Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácie.

Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích

hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenie.

Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.

na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2- a 4 rúrkovom

prevedení a pre konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenie.

Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo, tiež pre nastavenie režimu

kúrenia a požadovanej teploty

LCD displej pre zobrazenie režimu vykurovania/chladienia, nastavenej a

meranej teploty,

dátumu a času.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š) : 63 x 63 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
antracitová	2CKA006134A0331
hliníková strieborná	2CKA006134A0333
štúdiová biela	2CKA006134A0334
ušľachtilá oceľ	2CKA006134A0335
zamatová biela	2CKA006134A0338
zamatová čierna	2CKA006134A0339