


Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard

Kód produktu 2CKA006132A0378

Typové číslo 6122/10-83-500

Dizajn future® linear, Busch-axcent®



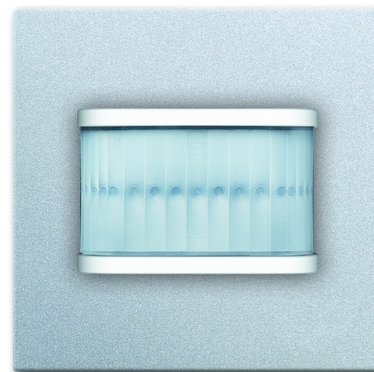



Varianta hliníková strieborná



POPIS

Štvorkanálový snímač pohybu s integrovanou zbernicovou spojkou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m. Uhol záberu 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux až 500 lx< BR>Montážna
výška: 1,1 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až 45 °C
Rozmery (vx š xh): ; 63 x 63 x 30 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracitová	2CKA006132A0376
 Slonová Kost	2CKA006132A0377
 Štúdiová Biela	2CKA006132A0379
 Ušľachtilá Oceľ	2CKA006132A0385
 Zamatová Biela	2CKA006132A0380
 Zamatová Čierna	2CKA006132A0381