


Rozhranie tlačidlové 1- / 2násobné, zapustené

Kód produktu 2CKA006133A0225

Typové číslo 6108/06-AP-500

Variant 1-/2 násobné

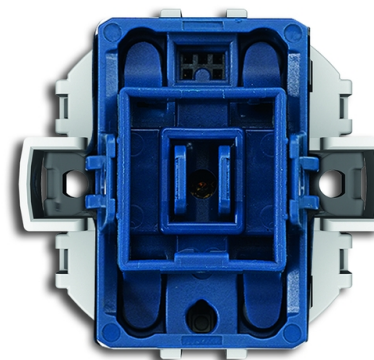

POPIS

S integrovanou zbernicovou spojkou a priloženým nosným strmeňom.
Pre včlenenie klasických tlačidlových ovládačov do systémovej elektrickej inštalácie ABB i-bus® KNX, so strednou polohou.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 24 V DC \pm 5 V

Počet vstupov: 2

Dotazovací napätie kontaktov spínačov 24 V je odvodené z napätia na zbernici KNX.

Stupeň krytia: IP 20


Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C

Rozmery (vx š xh): 53 x 45 x 28 mm

Len pre kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652

K tomu je nutné použiť zadarmo dodávané prídržnej dosky BJE - nutné uviesť do objednávky.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2-/4 násobné	2CKA006133A0227