


# Rozhranie tlačidlové 2- / 4násobné, zapustené

**Kód produktu** 2CKA006133A0227

**Typové číslo** 6108/07-AP-500

**Variant** 2-/4 násobné

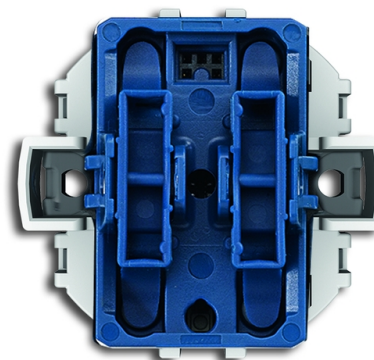

## POPIS

S integrovanou zbernicovou spojkou a priloženým nosným strmeňom.  
Pre včlenenie klasických tlačidlových ovládačov do systémovej elektrickej inštalácie ABB i-bus® KNX, so strednou polohou.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 24 V DC ± 5 V

Počet vstupov: 2

Dotazovací napätie kontaktov spínačov 24 V je odvodené z napätia na zbernici KNX.

Stupeň krytia: IP 20


Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C

Rozmery (vx š xh): 53 x 45 x 28 mm

**Len pre kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652**

**K tomu je nutné použiť zadarmo dodávané prídržnej dosky BJE - nutné uviesť do objednávky.**

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	1-/2 násobné	2CKA006133A0225