


# Rozhranie univerzálne 4násobné, zapustené

**Kód produktu** GHQ6310070R0111

**Typové číslo** US/U 4.2

**Variant** 4 násobný univerzálny

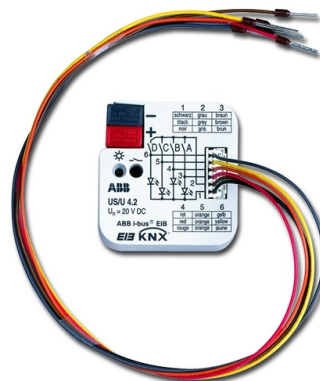

## POPIS

4 kanálové univerzálne rozhranie možno v softvéri ETS parametrizovať ako vstup alebo ako výstup.

K univerzálnemu rozhraniu možno pripojiť klasické tlačidlové ovládača alebo

spínača alebo akékoľvek iné bezpotenciálové kontakty ako vstupné zariadenie

alebo diódy LED či elektronické relé ER/U 1.1 ako výstupné zariadenie.

Pripojovacie vodiče možno predĺžiť najviac na 10 m.

Napätie pre kontakty aj výstupné napätie pre diódy LED

je generované rozhraním, potrebné predradné odpory sú integrované v prístroji.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Dotazovací napätie (najviac pre 4 vstupy): 20 V

Výstupné napätie (najviac pre 4 výstupy): 5 V

Menovitý prúd výstupu: 2 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +60 °C

Rozmery: 39 x 40 x 12 mm