


Rozhranie univerzálne 12násobné, zapustené

Kód produktu 2CDG110065R0011

Typové číslo US/U 12.2

Variant 12 násobné univerzálne

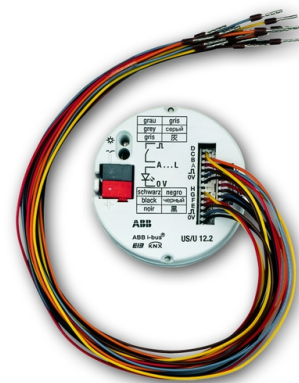

POPIS

12kanálové univerzálne rozhranie možno v softvéri ETS parametrizovať ako

vstup alebo ako výstup.

K univerzálnemu rozhraniu možno pripojiť klasické tlačidlové ovládača alebo

spínača alebo akékoľvek iné bezpotenciálové kontakty ako vstupné zariadenie

alebo diódy LED ako výstupné zariadenie.

Pripojovacie vodiče možno predĺžiť najviac na 10 m.

Dotazovací napätie pre kontakty aj výstupné napätie pre diódy LED je generované rozhraním, potrebné predradné odpory sú integrované v prístrojoch.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Dotazovací napätie (najviac pre 12 vstupov): 20 V

Výstupné napätie (najviac pre 12 výstupov): 5 V

Menovitý prúd výstupu: 2 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +60 °C

Rozmery: 39 x 40 x 12 mm