


# Člen akčný kombinovaný, zapustený

**Kód produktu** 2CKA006151A0249

**Typové číslo** 6173/11 U-500

**Variant** 2 násobný

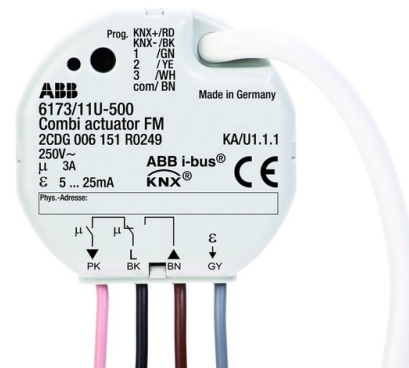

## POPIS

Určený pre riadenie pohonov žalúzií, markíz a ostatnej tieniacej techniky s menovitým napätím 230 V AC a ďalej pre ovládanie termoelektrických hlavíc ventilov.

Pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice.

Tri binárne vstupy s bezpotenciálovými kontaktmi možno využiť na prenos informácií do systému.

Vodiče binárnych vstupov možno predĺžiť na max. 5 m.

Prístroj je určený pre ovládanie pohonov s mechanickými alebo elektronickými koncovými spínačmi.

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitý prúd AC- 1: 3 A (výstup žalúzie)

Spínaný prúd: 5 - 25 mA (výstup kúrenia)

Typ kontaktu výstupu kúrenia: triak

Počet hlavíc na výstupe kúrenia: max. 2

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery:  $\varnothing$  53 x 28 mm