


# Člen akčný pohonu hlavíc ventilov, 6 násobný, 230 V AC, radový

**Kód produktu** 2CDG110116R0011

**Typové číslo** VAA/S 6.230.2.1

**Variants** 6 násobný

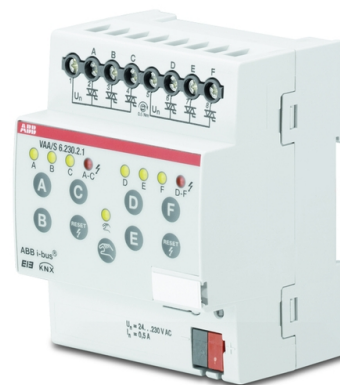

## POPIS

Je vybavený 6 polovodičovými kanálmi. Je určený pre riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc (pre 24 V alebo 230 V), napr. 2-Dx2-00-101 pre riadenie kúrenia alebo chladenia. Jednotlivé kanály sú chránené proti skratu a preťaženiu.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 24-230 V AC, 50/60 Hz

Menovitý prúd: 160 mA pri TU = 45 °C pre jeden kanál

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
----------	--------------



12 násobný

2CDG110117R0011