


Člen akčný spínací 10 AX, 8 násobný, radový

Kód produktu 2CDG110157R0011

Typové číslo SA/S 8.10.2.1

Variant 8 násobný, 10 AX

Status Výbeh

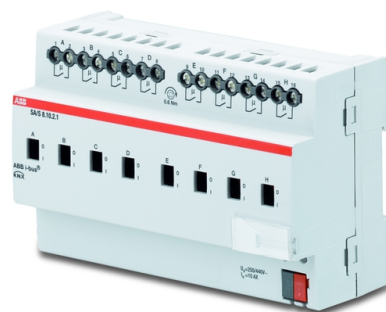

POPIS

8násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz

Počet výstupov: 8 bezpotenciálových kontaktov

Menovitý prúd: 10 A pre režim činnosti AC-1, 8 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1

Menovitý prúd: 10 AX podľa STN EN 60669

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 90 x 144 x 64 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 8 M




Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky.

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž žiarovkových, žiarivkových, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2 Násobný, 10 AX	2CDG110155R0011
 4 Násobný, 10 AX	2CDG110156R0011
 12 Násobný, 10 AX	2CDG110158R0011