


# Člen akčný spínací 10 AX, 12 násobný, radový

**Kód produktu** 2CDG110158R0011

**Typové číslo** SA/S 12.10.2.1

**Variant** 12 násobný, 10 AX

**Status** Výbeh

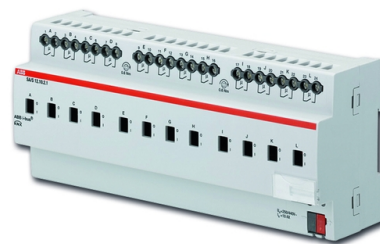

## POPIS

12-násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 Hz

Počet výstupov: 12 bezpotenciálových kontaktov

Menovitý prúd: 10 A pre režim činnosti AC-1, 8 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1

Menovitý prúd: 10 AX podľa STN EN 60669

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery: 90 x 216 x 64 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Šírka: 12 M




Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky.

1 M = cca 18 mm

Pre záťaž žiarovkových, žiarivkových, s vinutými alebo elektronickými transformátormi.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	2 násobný, 10 AX	2CDG110155R0011
	4 násobný, 10 AX	2CDG110156R0011
	8 násobný, 10 AX	2CDG110157R0011