


Člen akčný stmievací pre LED s konštantnou charakteristikou, vstavaný

Kód produktu 2CKA006151A0254

Typové číslo 6155/30-500

Variant 10 A (4x 2,5 A)

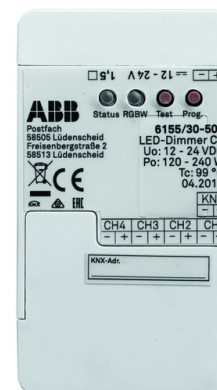

POPIS

1 - 4 násobný stmievacie akčný člen pre LED pásiky s konštantnou charakteristikou.

Pre ovládanie 2 x 2 výstupov teple/studeno bielych LED pásikov.

Pre ovládanie 3 výstupov RGB LED pásikov.

Pre ovládanie 4 výstupov RGBW LED pásikov .

Výstupy je možné zlučovať.

Umožňuje prevádzku v master/slave režime.

Pripojenie k zbernici KNX zbernicovú svorkovnicou.

Jmeovité napätie: 12 - 24 v DC

Výstupné napätie: 12 - 24 V DC (konštantný)

Frekvencia: 600 Hz/PWM

Výstupy: 4 stmievateľné jednosmerné

Menovitý prúd: 10 A (4 x 2,5 A)


Menovitý výkon: 240 W

Stupeň krytie: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 33 x 53 x 95 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 4 A (4x 1 A)	2CKA006151A0256