


# Terminál zabezpečovací, radový

**Kód produktu** 2CDG110109R0011

**Typové číslo** MT/S 4.12.2M

**Variant** 4 násobný, terminál 12 V DC

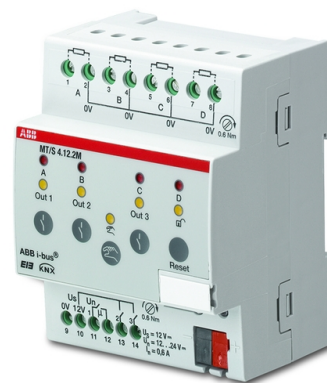

## POPIS

4 vstupy pre pripojenie pasívnych snímačov (napr. pohybových detektorov, magnetických kontaktov alebo snímačov otrasov skla a pod.) Na inštaláciu ABB i-bus® KNX.

Nutný vonkajší napájací zdroj 12 V (napr. NT/S 12/1600) .

Indikácia stavu vstupov: 4 LED

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Indikácia pomocou LED.

Menovité napätie: 12 V ± 1,6 V

Dĺžka vedenie je obmedzená jeho odporom (najviac 200 Ohm)

Ukončovacie rezistor 2,7 kOhm

Výstupy: 1 plávajúce reléový výstup, 2 zapínacie kontakty

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt : -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm

Vstavaná hĺbka 68 mm

Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant**

**Kód produktu**



8 násobný,  
terminál 12 V DC

2CDG110110R0011