


Zdroj napájací, SELV, 160 mA, radový

Kód produktu 2CDG110144R0011

Typové číslo SV/S 30.160.1.1

Variant s tlmivkou, 160 mA

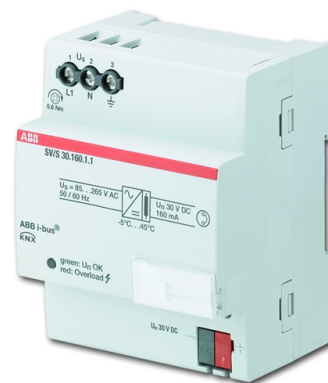

POPIS

Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou. Napätový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkové dvojfarebná LED indikuje stav výstupu.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovitý prúd: 160 mA

Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2V, SELV

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C



Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm< BR>Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 s tlmivkou, 320 mA	2CDG110166R0011
 s tlmivkou, 640 mA	2CDG110167R0011