


# Zdroj napájací, SELV, 320 mA, radový

**Kód produktu** 2CDG110166R0011

**Typové číslo** SV/S 30.320.1.1

**Variant** s tlmivkou, 320 mA

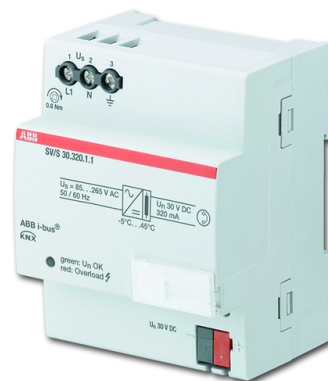

## POPIS

Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou. Napätový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkové dvojfarebná LED indikuje stav výstupu.

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovitý prúd: 160 mA

Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2V, SELV

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C



Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm< BR>Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	s tlmivkou, 160 mA	2CDG110144R0011
	s tlmivkou, 640 mA	2CDG110167R0011