


Zdroj napájací, SELV, 640 mA, radový

Kód produktu 2CDG110167R0011

Typové číslo SV/S 30.640.3.1

Variant s tlmičkou, 640 mA

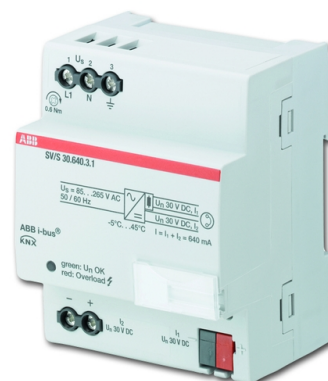

POPIS

Napájací zdroj so zabudovanou tlmičkou. Napäťový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkové dvojfarebná LED indikuje stav výstupu. Prístroj je vybavený druhým výstupom s pomocným napätím 30 V DC pre napájanie ďalšie línie (v kombinácii so samostatnou tlmičkou).

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Výstup na druhú líniu: pripojovacie svorkovnicou

Menovitý prúd: 640 mA

Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2V, SELV

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm



Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	s tlmičkou, 160 mA	2CDG110144R0011
	s tlmičkou, 320 mA	2CDG110166R0011