


Zdroj napájací s diagnostikou 320 mA, SELV, radový

Kód produktu 2CDG110145R0011

Typové číslo SV/S 30.320.2.1

Varianta s tlmivkou, 320 mA

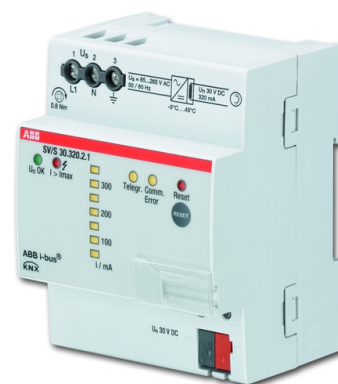

POPIS

Napájací zdroj so zabudovanou tlmivkou a monitorovaním systémového napätia na zbernici KNX. Prúd a napätie zbernice a ďalšie údaje môžu byť zasielané na zbernici z dôvodov diagnostiky. Napätový výstup je skratuvzdorný a odolný voči preťaženiu. Prevádzkový LED indikujú prúd na zbernici, stav príslušné línie a prístrojov na nej.

Prístroj je vybavený druhým výstupom s pomocným napätím 30 V DC pre napájanie ďalšie línie (v kombinácii so samostatnou tlmivkou).

Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Výstup na druhú líniu: pripojovacie svorkovnicou

Menovitý prúd: 640 mA

Menovité napätie: 85 - 265 V AC, frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie: 30 V DC + 1/-2 V, SELV

Stupeň krytia: IP 20

rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C

Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm

Šírka: 4 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 s tlmivkou, 640 mA	2CDG110146R0011