


# Prepínač krížový IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3559H-A07940 03

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 7

**Variant** biela / biela

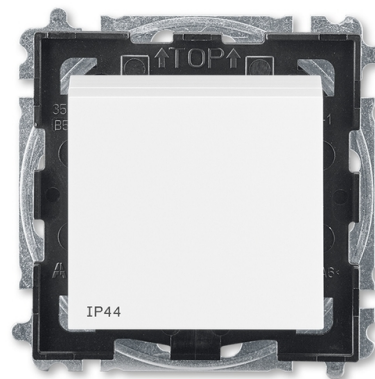

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Macchiato / Biela	3559H-A07940 18
 Biela / Dymová Čierna	3559H-A07940 62