


# Ovládač prepínací IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3559H-A86940 18

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 6/0 (1/0)

**Variant** macchiato / biela

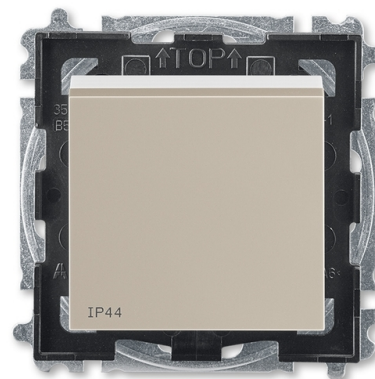

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Stupeň krytia: IP 44

10 A, 250 V AC



Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  biela / biela             | 3559H-A86940 03 |
|  biela / dymová<br>čierna | 3559H-A86940 62 |