


Ovládač prepínací IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559H-A86940 63

Dizajn Levit®M

Radenie 6/0 (1/0)

Varianta onyx / dymová čierna

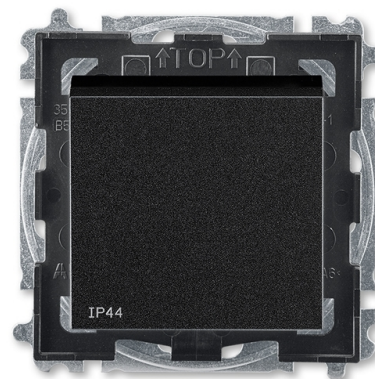

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámcčky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámcčekov.

Stupeň krytia: IP 44

10 A, 250 V AC


Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová / dymová čierna	3559H-A86940 70