


# Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559H-A06940 63

**Dizajn** Levit®M

**Radenie** 6 (1)

**Variants** onyx / dymová čierna

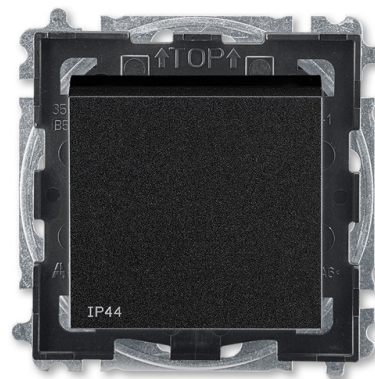

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámcčky (3901H-A050.0 ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámcčekov.

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC


Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 titánová / dymová čierna	3559H-A06940 70