


Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559H-A06940 70

Dizajn Levit®M

Radenie 6 (1)

Varianta titánová / dymová čierna

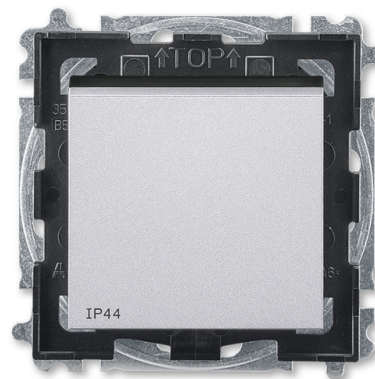

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámečkov.

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC


Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	onyx / dymová čierna	3559H-A06940 63