


# Prepínač sériový IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3559H-A05940 63

**Dizajn** Levit®M

**Radenie** 5

**Variants** onyx / dymová čierna

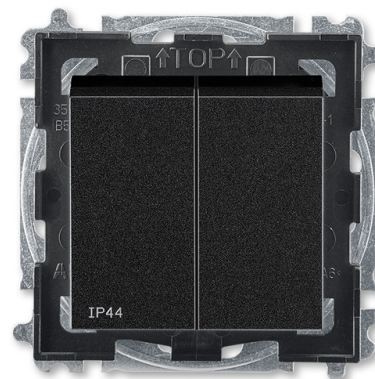

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	<b>Variants</b>	<b>Kód produktu</b>
	titánová / dymová čierna	3559H-A05940 70