


Prepínač sériový IP 44, zapustený

Kód produktu 3559H-A05940 63

Dizajn Levit®M

Radenie 5

Variants onyx / dymová čierna

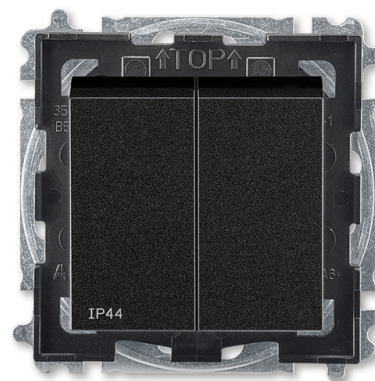

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Stupeň krytia: IP 44


10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	titánová / dymová čierna	3559H-A05940 70