


# Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519H-A02557 63

**Dizajn** Levit®M

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** onyx

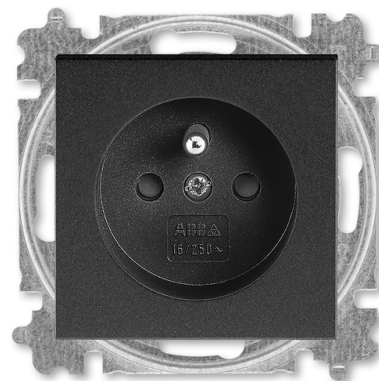

## POPIS

**POZOR!** V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardné rámčeky zodpovedajúce násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H -A05520 ..).

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	perleťová	5519H-A02557 68
	oceľová	5519H-A02557 69
	titánová	5519H-A02557 70