


Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02557 69

Dizajn Levit@M

Radenie 2P+PE

Variant oceľová

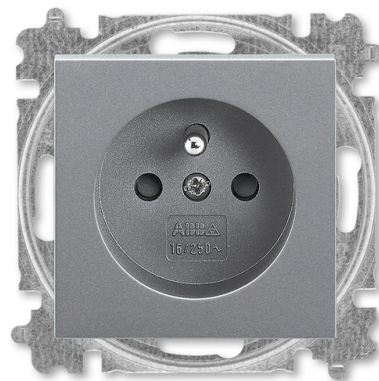

POPIS

POZOR! V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombináciou je nutné použiť štandardné rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa

pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	onyx	5519H-A02557 63
	perleťová	5519H-A02557 68
	titánová	5519H-A02557 70