


Prepínač striedavý IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

Kód produktu 3559A-A06940 D

Dizajn Tango®

Radenie 6 (1)

Variant béžová

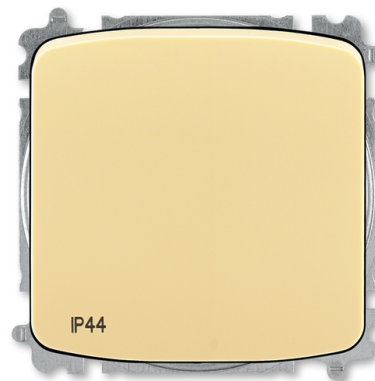

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3559A-A06940 B
 slonová kosť	3559A-A06940 C
 šedá	3559A-A06940 S
 vresová červená	3559A-A06940 R2
 hnedá	3559A-A06940 H
 dymová šedá	3559A-A06940 S2