


# Prepínač krížový IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

**Kód produktu** 3559A-A07940 C

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 7

**Variant** slonová kosť

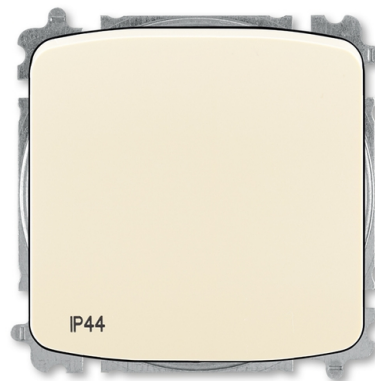

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  biela             | 3559A-A07940 B  |
|  šedá             | 3559A-A07940 S  |
|  hnedá           | 3559A-A07940 H  |
|  vresová červená | 3559A-A07940 R2 |
|  béžová          | 3559A-A07940 D  |
|  dymová šedá     | 3559A-A07940 S2 |