


# Prepínač krížový IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

**Kód produktu** 3559A-A07940 C

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 7

**Variant** slonová kosť

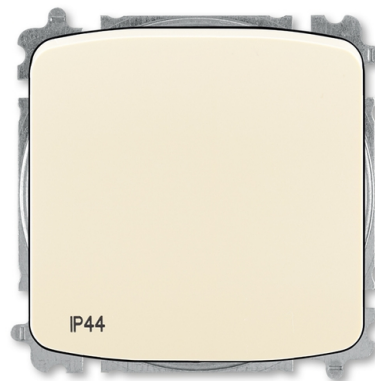

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant		Kód produktu
	Biela	3559A-A07940 B
	Šedá	3559A-A07940 S
	Hnedá	3559A-A07940 H
	Vresová Červená	3559A-A07940 R2
	Béžová	3559A-A07940 D
	Dymová Šedá	3559A-A07940 S2