


# Ovládač prepínací IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

**Kód produktu** 3559A-A86940 C

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 6/0 (1/0)

**Variant** slonová kosť

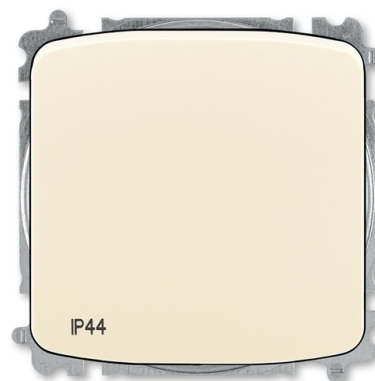

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 A, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant  | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  biela            | 3559A-A86940 B  |
|  vresová červená | 3559A-A86940 R2 |
|  dymová šedá    | 3559A-A86940 S2 |
|  hnedá          | 3559A-A86940 H  |
|  béžová         | 3559A-A86940 D  |
|  šedá           | 3559A-A86940 S  |