


Ovládač prepínací IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky - Kópia

Kód produktu 3559A-A86940 R2

Dizajn Tango®

Radenie 6/0 (1/0)

Variant vresová červená

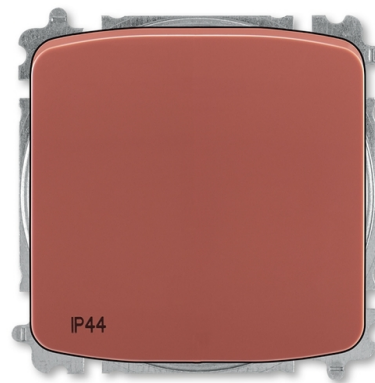

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 A, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  biela | 3559A-A86940 B |
|  dymová šedá | 3559A-A86940 S2 |
|  hnedá | 3559A-A86940 H |
|  béžová | 3559A-A86940 D |
|  slonová kosť | 3559A-A86940 C |
|  šedá | 3559A-A86940 S |