


Prístroj nabíjací USB-A + USB-C

Kód produktu 2CKA006400A0399

Typové číslo 6475 U-500

Variant šedá

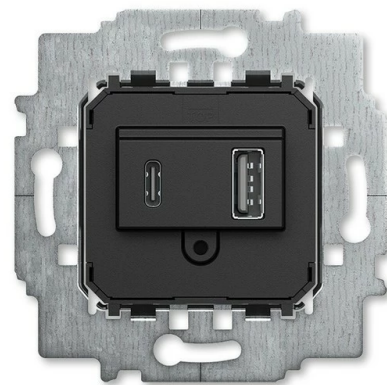

POPIS

Pre súčasné nabíjanie a napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.

Podpora automatickej komunikácie pre optimalizáciu nabíjania.

Podpora nabíjacieho protokolu na výstupe USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1,2 s 1,5 A.

Podpora doplnkových nabíjacích protokolov USB-PD a Quickcharge 3.0 a 4.0.

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C

Menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužitý): 3 A

Menovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužitý): 18W

Kľudová spotreba: 75 mW

Nie je možné používať k dátovému prenosu.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Stavebná hĺbka: 32 mm

2 vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami. Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).