


Panel dotykový ABB RoomTouch 5", zapustený

Kód produktu 2TMA200050B0005

Typové číslo RT/U30.0.1-825

Variant čierna

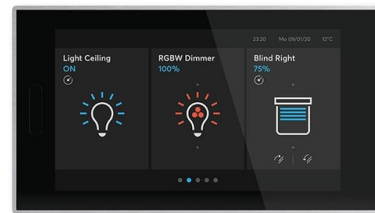

POPIS

Multifunkčný dotykový 5" displej HD IPS KNX ako ovládací prvok miestnosti pre vizualizáciu a ovládanie všetkých funkcií v systéme KNX. pre zobrazenie a intuitívne ovládanie nasledujúcich štandardných funkcií KNX:

spínanie, stmievanie (4-bitové a 8-bitové), posuvník 0 - 100 %, tienenie, ovládací prvok RGBW, ovládací prvok izbovej teploty, ovládací prvok vnútornej jednotky klimatizácie, spúšťanie scén, zobrazovací prvok alebo ovládanie audia.

ďalšie funkcie: 20 chybových a výstražných správ, 10 logických funkcií, časové funkcie, 1 izbový termostat a jednotlivé stránky je možné chrániť pomocou PIN kódu.

Zobrazenie stavu, dátumu a času, vnútornej a vonkajšej teploty.

Vstavaný teplotný snímač, senzor priblíženia a senzor jasu.

Vstavaný binárny vstup a vstup pre externý snímač teploty (DP4-T-1 / PT1000).

Pozorovacie uhly: 160 ° - 160 °

zapustená montáž pomocou samostatnej krabice (BOX/U5.1) pod omietku.

Externé napájanie: 20-32 VDC (soLV), napr. CP-D 24/2,5

Uvedenie do prevádzky pomocou softvéru DCA.

Zobrazovací prvok: kapacitný dotykový displej s rozlíšením 720 × 1280 pixelov

Pripojenie k línii KNX: násuvnými svorkami

Menovité napätie: 20 - 32 V DC

Pomocné napájanie 5 - 36 V DC (soLV), napr. CP-D 24/2,5.

Odber prúdu: 250 mA

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C

Rozmery (v × š × h): 80 × 144 × 40 mm

Vstavaná hĺbka: 29 mm / pohľadová hĺbka 11 mm

Pre vodorovnú/zvislú montáž do výšky cca 150 cm.

Montáž do špeciálnej krabice BOX/U5.1 (iba zapustená montáž).

Detailné informácie o výrobku

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
biely	2TMA200050W0007



biely

2TMA200050W0007

