


# Kombinácia istič/chránič DS301C, 1fázový

**Kód produktu** 2CSR255163R1065

**Typové číslo** DS301C B6 A30

**Variant** 6A

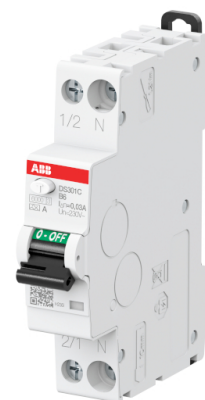

## POPIS

Kombinácia istič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rada DS300C.

Počet modulov/pólov: 1 (1P+N)

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Nie

Indikátor polohy kontaktov: ano

Indikátor zemnej poruchy: ano

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

pripojenie pevného/lankového Cu vodiča: max. 16 mm<sup>2</sup>

pripojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 1,2 N·m

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 61009-2-1

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10A	2CSR255163R1105
 13A	2CSR255163R1135
 16A	2CSR255163R1165
 20A	2CSR255163R1205
 6A	2CSR255163R1064
10A	2CSR255163R1104
13A	2CSR255163R1134
16A	2CSR255163R1164
20A	2CSR255163R1204

