


Prístroj termostatu priestorového, s tepelnou spätnou väzbou

Kód produktu 2CKA001032A0514

Typové číslo 1095 U-500

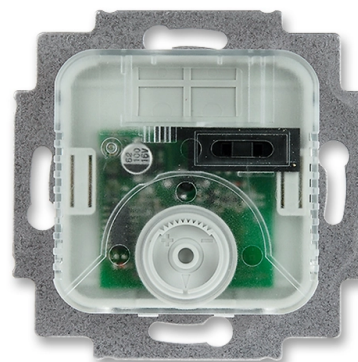

POPIS

Tento produkt nahradil vami hľadaný

**Prístroj termostatu priestorového, s tepelnou spätnou väzbou
(2CKA001032A0484)**

Vstup pre časovo riadené zníženie teploty, prepínač režimu (Zap, Vyp,

Zníženie teploty - je indikované kontrolkou)

Nastaviteľné teploty: +5 °C do +30 °C (orientačná stupnica s číslami 1 až 6)

Spínacia teplotná diferenciacia: $\pm 0,4$ K

Zníženie teploty (teplotný útlm): cca o 4 K z nastavenej hodnoty

Výstup: spínací kontakt relé (v zopnutom stave 230 V AC – nie je bezpotenciálový)

Kontakt relé rozopne pri dosiahnutí nastavenej teploty.

10 A (4 A), 250 V ACh

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre indukčnú záťaž.