


Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

Kód produktu 6619H-A06357 68

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Varianta perleťová / ľadová biela

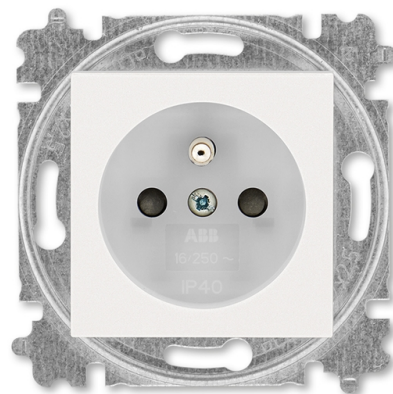

POPIS

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| | Varianta | Kód produktu |
|---|--------------------------|-----------------|
|  | onyx / dymová čierna | 6619H-A06357 63 |
|  | oceľová / dymová čierna | 6619H-A06357 69 |
|  | titánová / dymová čierna | 6619H-A06357 70 |