


# Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

Kód produktu 6619H-A06557 69

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Variant oceľová

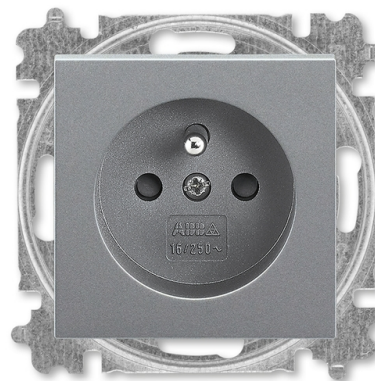

## POPIS

**POZOR!** V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombináciou je nutné použiť štandardné rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa

pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 onyx	6619H-A06557 63
 perleťová / ľadová biela	6619H-A06557 68
 titánová	6619H-A06557 70