


Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom

Kód produktu 6619H-A06997 63

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Variant onyx / dymová čierna

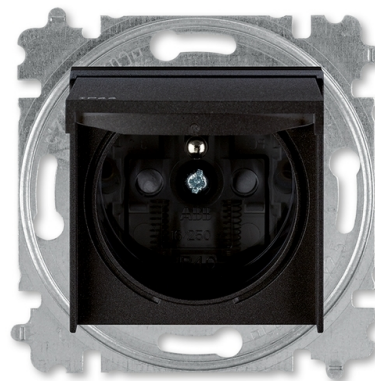

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Titánová / Dymová Čierna	6619H-A06997 70