


Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)

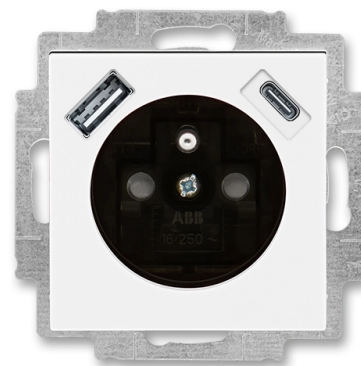

Kód produktu 2CHH693257A4062

Typové číslo 5569H-A32357 62

Dizajn Levit®

Radenie 2P+PE

Variant biela / dymová čierna

POPIS

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C. Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nemožno používať na dátový prenos.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm

Bezskrútkové pripojenie vodičov.

Typová rada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície

zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredné krytie rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--------------------------|-----------------|
| biela / ľadová biela | 2CHH693257A4001 |
| biela / biela | 2CHH693257A4003 |
| šedá / biela | 2CHH693257A4016 |
| slonová kosť / biela | 2CHH693257A4017 |
| macchiato / biela | 2CHH693257A4018 |
| žltá / dymová čierna | 2CHH693257A4064 |
| červená / dymová čierna | 2CHH693257A4065 |
| oranžová / dymová čierna | 2CHH693257A4066 |
| zelená / dymová čierna | 2CHH693257A4067 |