


Modul binárnych vstupov 4násobný, zapustený

Kód produktu 2CDG510024R0011

Typové číslo BI-F-4.0.2

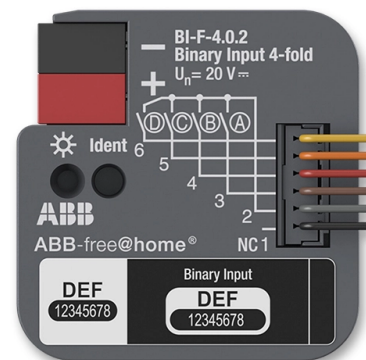

POPIS

Konvenčné spínače, pomocné alebo akékoľvek bezpotenciálové kontakty môžu byť pripojené cez 4 kanály.

Informácie vyhodnoteného signálu možno použiť na ovládanie akčných členov ABB-free@home® alebo na záznam stavu zo zariadenia.

Dotazovacie napätie pre kontakty je generované samotným modulom.

Pre inštaláciu do klasických elektroinštalačných krabíc.

Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej svorkovnice.

Napätie zbernice: 24 V DC

Počet vstupov: 4

Dotazovacie napätie: 20 V DC

Dĺžka prepojovacích vodičov (pre binárne vstupy): max. 10 m (pri priereze vodiča 1,5 mm²)

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -5 °C až +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (možno umiestniť do krabice KU)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant

Kód produktu



2CDG510023R0011