


Kombinácia istič / chránič DS200, 3fázový

Kód produktu 2CSR274001R1105
Typové číslo DS204M AC-B10/0,03
Variant 10 A

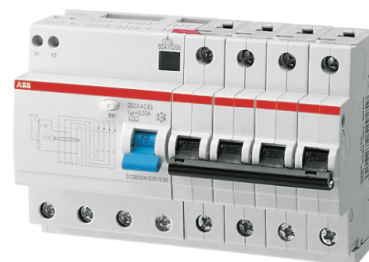

POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 10 A
Vypínacia charakteristika: B
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25...+55 °C
Skladovacia teplota: -40...+70 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm²
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (VxHxŠ): 85x69x105 mm
Spíňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 16 A	2CSR274001R1165
 20 A	2CSR274001R1205
 10 A	2CSR274001R1104
 16 A	2CSR274001R1164
 20 A	2CSR274001R1204