


Kombinácia istič / chránič DS200, 3fázový

Kód produktu 2CSR274001R1165
Typové číslo DS204M AC-B16/0,03
Variant 16 A

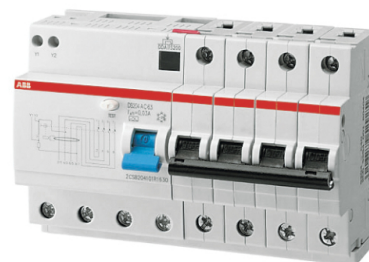

POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200

Počet modulov: 4

Menovitý prúd: 16 A

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25...+55 °C

Skladovacia teplota: -40...+70 °C

Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (VxHxŠ): 85x69x105 mm

Spíňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10 A	2CSR274001R1105
 20 A	2CSR274001R1205
 10 A	2CSR274001R1104
 16 A	2CSR274001R1164
 20 A	2CSR274001R1204