


Ovládač 6násobný s termostatom, IAQ, ABB-Tenton®, zapustený

Kód produktu 2CKA006220A0878
Typové číslo SBC-F-6.0.1-885
Dizajn ABB-Tenton®
Variant 6násobný / zamatová čierna (RAL 9005)

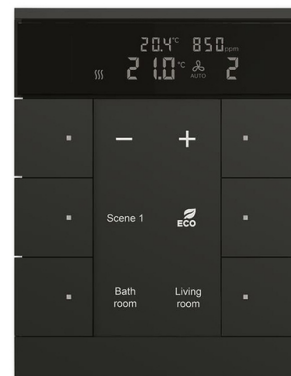

POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním vykurovania, chladenia a ventilácie. Integrované snímače teploty / CO₂ / relatívnej vlhkosti / VOC (prchavé organické zlúčeniny). LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu, relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.

S popisovým poľom.

S integrovanou zbernicovou svorkovnicou ABB-free@home.

Možnosť konfigurácie „Master/slave“ termostatu.

Montáž: zapustená (do elektroinštalačnej krabice) / povrchová (do krabice SAS/A.0.1-xxx)

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C.

Rozmery (v × š × h): 117.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole je možné editovať v online konfigurátore:
[popisovací nástroj](#)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 6násobný / Zamatová Biela (Podobné RAL 9016)	2CKA006220A0872
 6násobný / Štúdiová Biela (Podobné RAL 9016)	2CKA006220A0866
 6násobný / Hliníková Strieborná (RAL 9006)	2CKA006220A0860